



RIVKLE® Plus und RIVQUICK®

Kits zum Setzen von Blindnietmuttern und
Blindniete an dünnwandigen Bauteilen

BOLLHOFF



Zwei Funktionen:
Nieten und Schrauben

Gewinde schaffen?

RIVKLE® Blindnietmuttern schaffen Innengewinde an Bauteilen mit geringer Wandstärke.

Ihre Vorteile

- Tragfähiges Gewinde an dünnwandigen Bauteilen
- Montage bei einseitiger Zugänglichkeit („blind“), auch an Hohlprofilen
- Leichte Verarbeitung in Bauteilen aus Metall, Kunststoff u. v. m.
- Wiederholtes Verschrauben
- Keine Nacharbeit selbst bei bereits lackierten Teilen
- Kleiner Senkkopf: geringer Kopfüberstand (kein Ansenken des Werkstücks notwendig)

Das Setzen der Blindnietmutter ist bei Hohlkörpern, Profilen, Gehäusen oder bei nur einseitig zugänglichen Bauteilen oft die einzige Lösung.

Informieren Sie sich auf den folgenden Seiten!



RIVKLE® Plus Kit mit Handeinbau-Setzange RIVKLE® BRK 01

- Inhalt:
- Je 50 Blindnietmuttern
 - 1 Handeinbau-Setzange RIVKLE® BRK 01
 - 4 Gewindedorne und Mundstücke für M 3, M 4, M 5 und M 6
 - Bedienungsanleitung

Abmessung / Ausführung	Artikel-Nr.	Gesamtanzahl Teile	Gesamtanzahl RIVKLE® Plus Blindnietmuttern	Preis in € zzgl. MwSt.
M 3 – M 6 / Kleiner Senkkopf, Stahl	2351 190 0501/00	209	200	98,00
M 4 – M 6 / Flachkopf, Stahl	2351 190 0502/00	159	150	93,00



RIVKLE® Plus Kit mit Handeinbau-Setzwerkzeug RIVKLE® M2007

- Inhalt:
- Je 50 Blindnietmuttern M 6
 - Je 25 Blindnietmuttern M 8
 - Je 25 Blindnietmuttern M 10
 - 1 Handeinbau-Setzwerkzeug RIVKLE® M2007
 - 3 Gewindedorne und Mundstücke für M 6, M 8 und M 10
 - Bedienungsanleitung

Abmessung / Ausführung	Artikel-Nr.	Gesamtanzahl Teile	Gesamtanzahl RIVKLE® Plus Blindnietmuttern	Preis in € zzgl. MwSt.
M 6 – M 10 / Flachkopf, Stahl	2353 020 1001/00	107	100	295,00
M 6 – M 10 / Kleiner Senkkopf, Stahl	2353 020 1002/00	107	100	295,00

RIVKLE® Plus Blindnietmuttern – Nachfüllpackungen



RIVKLE® Plus Blindnietmuttern aus Stahl oder Edelstahl

Inhalt:
Je 100 Blindnietmuttern



Flachkopf, Stahl

Abmessung	Artikel-Nr.	Anzahl RIVKLE® Plus Blindnietmuttern	Preis in € zzgl. MwSt.
M 4*	2330 704 0230/02	100	17,25
M 5*	2330 705 0230/02	100	20,10
M 6*	2330 706 0230/02	100	22,30
M 8**	2330 708 0230/01	100	28,20
M 10**	2330 710 0235/01	100	34,00



Flachkopf, Edelstahl

Abmessung	Artikel-Nr.	Anzahl RIVKLE® Plus Blindnietmuttern	Preis in € zzgl. MwSt.
M 4*	2330 604 0230/01	100	43,15
M 5*	2330 605 0233/01	100	42,10
M 6*	2330 606 0233/01	100	51,00
M 8*	2330 608 0233/01	100	71,80



Extra kleiner Senkkopf, Stahl

Abmessung	Artikel-Nr.	Anzahl RIVKLE® Plus Blindnietmuttern	Preis in € zzgl. MwSt.
M 3*	3436 703 0020/01	100	13,50
M 4*	3436 704 0230/02	100	16,45
M 5*	3436 705 0230/02	100	19,00
M 6*	3436 706 0230/02	100	21,35
M 8*	3436 708 0230/02	100	26,80
M 10**	3436 710 0235/01	100	32,25




Extra kleiner Senkkopf, Edelstahl

Abmessung	Artikel-Nr.	Anzahl RIVKLE® Plus Blindnietmuttern	Preis in € zzgl. MwSt.
M 4*	3436 604 0230/01	100	30,70
M 5*	3436 605 0233/01	100	31,75
M 6*	3436 606 0233/01	100	44,20
M 8*	3436 608 0233/01	100	65,55

*Verpackung: Tüte

**Verpackung: Karton

RIVKLE® Plus Blindnietmuttern – Technische Daten

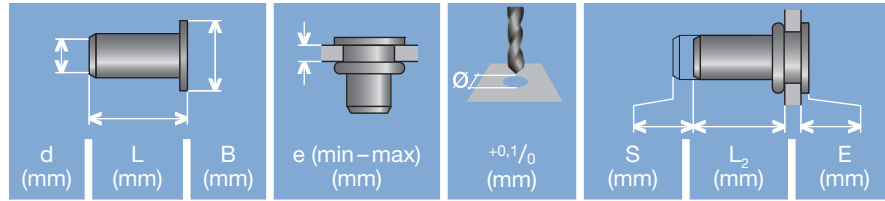

Video Einbauverfahren
Youtube

Flachkopf, Stahl

Form	Gewinde d	Gesamtlänge L	B	Dicke e	Aufnahmebohrung (D) Tol. $+0.1/0$	Setzhub S	Blindseitiger Überstand nach dem Stauchen L ₂	Überstand nach dem Setzvorgang E	Bestell-Nr.
	M 4	11,3	9	0,5 – 3,0	6	S = 4,5-e	5,8	1,0	2330 704 0230/02
	M 5	13,0	10	0,5 – 3,0	7	S = 4,7-e	7,3	1,0	2330 705 0230/02
	M 6	14,5	13	0,5 – 3,0	9	S = 5,0-e	8,0	1,5	2330 706 0230/02
	M 8	18,0	16	0,5 – 3,0	11	S = 5,5-e	11,0	1,5	2330 708 0230/01
	M 10	22,0	19	0,7 – 3,5	13	S = 6,1-e	13,9	2,0	2330 710 0235/01

Flachkopf, Edelstahl

Form	Gewinde d	Gesamtlänge L	B	Dicke e	Aufnahmebohrung (D) Tol. $+0.1/0$	Setzhub S	Blindseitiger Überstand nach dem Stauchen L ₂	Überstand nach dem Setzvorgang E	Bestell-Nr.
	M 4	12,0	8	0,7 – 3,0	6	S = 4,0-e	7,0	1,0	2330 604 0230/01
	M 5	12,7	9	0,7 – 3,3	7	S = 5,3-e	7,2	1,0	2330 605 0233/01
	M 6	15,2	12	0,7 – 3,3	9	S = 5,7-e	8,6	1,5	2330 606 0233/01
	M 8	16,9	14	0,7 – 3,3	11	S = 6,5-e	9,5	1,5	2330 608 0233/01

Extra kleiner Senkkopf, Stahl

Form	Gewinde d	Gesamtlänge L	B	Dicke e	Aufnahmebohrung (D) Tol. $+0.1/0$	Setzhub S	Blindseitiger Überstand nach dem Stauchen L ₂	Überstand nach dem Setzvorgang E	Bestell-Nr.
	M 3	9,0	5,7	0,5 – 2,0	5	S = 3,6-e	5,5	0,3	3436 703 0020/01
	M 4	11,0	6,7	0,5 – 3,0	6	S = 4,9-e	5,8	0,3	3436 704 0230/02
	M 5	13,0	8,0	0,5 – 3,0	7	S = 5,3-e	7,4	0,3	3436 705 0230/02
	M 6	14,0	10,0	0,5 – 3,0	9	S = 5,1-e	8,5	0,4	3436 706 0230/02
	M 8	17,5	12,0	0,5 – 3,0	11	S = 6,0-e	11,1	0,4	3436 708 0230/02
	M 10	21,0	14,0	0,7 – 3,5	13	S = 6,5-e	14,0	0,5	3436 710 0235/01

Extra kleiner Senkkopf, Edelstahl

Form	Gewinde d	Gesamtlänge L	B	Dicke e	Aufnahmebohrung (D) Tol. $+0.1/0$	Setzhub S	Blindseitiger Überstand nach dem Stauchen L ₂	Überstand nach dem Setzvorgang E	Bestell-Nr.
	M 4	11,6	7	0,7 – 3,0	6	S = 4,0-e	7,0	0,5	3436 604 0230/01
	M 5	12,3	8	0,7 – 3,3	7	S = 5,3-e	7,2	0,5	3436 605 0233/01
	M 6	14,5	10	0,7 – 3,3	9	S = 5,7-e	8,6	0,6	3436 606 0233/01
	M 8	16,1	12	0,7 – 3,3	11	S = 6,5-e	9,5	0,6	3436 608 0233/01

RIVKLE® Plus Blindnietmuttern – Werkzeuge



Handeinbau-Setzange RIVKLE® BRK 01

Inhalt:

Werkzeug, Gewindedorne und Mundstücke für die Abmessungen M 3 bis M 6

Arbeitsweise:

Auf- und abspindeln der RIVKLE® Blindnietmutter mittels Rändelmutter.

Setzen durch Hebelwirkung der Handzange.

Bezeichnung	Abmessung	Artikel-Nr.	Preis in € zzgl. MwSt.
RIVKLE® BRK 01	M 3 bis M 6	2351 190 0000/00	64,20
Auswechseleinheit*	M 3	2351 190 3001/00	9,30
Auswechseleinheit*	M 4	2351 190 4001/00	9,30
Auswechseleinheit*	M 5	2351 190 5001/00	9,30
Auswechseleinheit*	M 6	2351 190 6001/00	9,30

*Auswechseleinheit = Gewindedorn und Mundstück



Handeinbau-Setzwerkzeug RIVKLE® M2007

Inhalt:

Werkzeug, Gewindedorne und Mundstücke für die Abmessungen M 5 bis M 12

Arbeitsweise:

Auf- und abspindeln der RIVKLE® Blindnietmutter mittels Rändelmutter.

Setzen durch Hebel-Ratschenfunktion.

Bezeichnung	Abmessung	Artikel-Nr.	Preis in € zzgl. MwSt.
RIVKLE® M2007	M 5 bis M 12	2353 020 1000/00	295,00
Gewindedorn	M 5	2353 020 5020/00	18,45
Gewindedorn	M 6	2353 020 6020/00	18,45
Gewindedorn	M 8	2353 020 8020/00	18,45
Gewindedorn	M 10	2353 021 0020/00	18,45
Gewindedorn	M 12	2353 021 2020/00	18,45
Mundstück	M 5	2353 020 5030/00	7,50
Mundstück	M 6	2353 020 6030/00	7,50
Mundstück	M 8	2353 020 8030/00	7,50
Mundstück	M 10	2353 021 0030/00	7,50
Mundstück	M 12	2353 021 2030/00	7,50



Hebelsetzwerkzeug RIVKLE® BRK 10

Inhalt:

Werkzeug, Gewindedorne und Mundstücke für die Abmessungen M 5 bis M 10

Arbeitsweise:

Auf- und abspindeln der RIVKLE® Blindnietmutter mittels Drillspindel.

Nietvorgang durch optimale Hebelwirkung. Praktische Hub-Schnelleinstellung.

Bezeichnung	Abmessung	Artikel-Nr.	Preis in € zzgl. MwSt.
RIVKLE® BRK 10	M 5 bis M 10	2351 200 0000/00	244,00

RIVKLE® B2007 Akkubetriebenes Setzwerkzeug für Blindnietmuttern



Konzipiert für den industriellen Einsatz

- Elektro-hydraulische Technologie gewährleistet eine hohe Leistung bei geringem Gewicht
- Die Ladekapazität des Lithium-Ionen Akkus reicht aus für 600 bis 800 Vernietungen
- **LED-Leuchte** für den Einsatz bei schwierigen Lichtverhältnissen
- **LCD-Anzeige**
 - Nietkrafteinstellung
 - Parametrierung des Nietvorgangs
 - Ladezustand des Akkus

Setzkraftbereich kN	RIVKLE® Einsatzbereich	Maximaler Setzweg	Leistung RIVKLE®/min	Gewicht (Werkzeug + AWE* + Akku) kg
3 → 22	Stahl: M3 → M10 Edelstahl: M3 → M8	7 mm	24	2,49



Lieferumfang	Artikel-Nr.	€
Mit einem Akku**	2361 660 1000/00	1.525,-
Mit zwei Akkus**	2361 670 1000/00	1.725,-

* Auswechseleinheit (AWE) = Gewindedorn und Mundstück
 ** Auswechseleinheiten sind nicht im Lieferumfang enthalten

Für detaillierte Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage oder scannen Sie diesen QR-Code.



RIVQUICK® Blindniete



Die RIVQUICK® Blindniettechnologie ist ein bewährtes Verfahren zur unlösbaren Verbindung von dünnwandigen Bauteilen durch Blindniete. Sie eignen sich auch zur Verbindung einseitig zugänglicher Bauteile. Selbst in beschichteten Komponenten ist der Einsatz ohne weiteres möglich.

RIVQUICK® Kit mit Setzzange für den Handeinbau

- Inhalt:
- Setzzange RIVQUICK® BRS 02
 - Diverse Blindniete aus Aluminium mit Stahldorn
 - 4 Mundstücke
 - 2 Bohrer
 - Bedienungsanleitung

Ausführung	Gesamtanzahl Teile	Gesamtanzahl RIVQUICK® Blindniete	Artikel-Nr.	€
Blindniete mit Flachkopf	558	550	2250 200 0501/00	75,00

Die Preisangaben verstehen sich zzgl. MwSt. · Preisänderungen vorbehalten

d ₁ (mm)	l (mm)	d ₂ (mm)	Ø (mm)	min - max (mm)	N	N	Nachfüll- packung	Inhalt	€
3,0	6,0	6,0	3,1 - 3,2	1,0 - 3,5	720	620	2206 113 0060/02	100	4,99
	8,0	6,5		3,0 - 5,0	950	600	2216 113 0080/02	100	5,99
4,0	8,0	8,0	4,1 - 4,2	3,0 - 5,0	1.560	1.050	2206 114 0080/02	100	6,99
	10,0			2206 114 0100/02			100	5,99	
	12,0			2206 114 0120/02			100	5,99	
4,0	10,0	12,0	4,1 - 4,2	5,0 - 6,5	1.750	1.200	2213 164 0100/02	100	7,49


RIVQUICK® Handsetzwerkzeuge

RIVQUICK® BRS 02

Art.-Nr.: 2250 200 0000/00

Preis: 44,- €




	Einsetzbar für folgende RIVQUICK® Plus Abmessungen (Ø)						
	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
Alu	■	■	■	■	■		
Stahl verzinkt	■	■	■	■	■		
Edelstahl	■	■	■				

RIVQUICK® BRS 10

Art.-Nr.: 2252 100 0000/00

Preis: 149,- €



	Einsetzbar für folgende RIVQUICK® Plus Abmessungen (Ø)						
	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
Alu		■	■	■	■	■	■
Stahl verzinkt		■	■	■	■	■	■
Edelstahl		■	■	■	■	■	

RIVQUICK® Akkubetriebene Setzwerkzeuge für Blindniete


RIVQUICK® B2000

Art.-Nr.: 2260 400 1000/00

Setzzyklen/Akku: ca. 550

Preis: 528,63 €



	Einsetzbar für folgende RIVQUICK® Plus Abmessungen (Ø)							
	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Alu	■	■	■	■	■	■		
Stahl verzinkt	■	■	■	■	■	■		
Edelstahl	■	■	■	■	■	■		

Lieferumfang: Zwei Akkus (1,4 Ah) und Mundstücke 2,4/3,2/4,0/5,0


RIVQUICK® B3000

Art.-Nr.: 2260 400 1000/00

Setzzyklen/Akku: ca. 770

Preis: 768,71 €



	Einsetzbar für folgende RIVQUICK® Plus Abmessungen (Ø)							
	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Alu				■	■	■	■	■
Stahl verzinkt				■	■	■	■	■
Edelstahl				■	■	■	■	■

Lieferumfang: Zwei Akkus (2,8 Ah) und Mundstücke 4,0/5,0/6,0/4,8 varibolt/6,4 varibolt



Für detaillierte Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage oder scannen Sie diesen QR-Code.

Böllhoff International mit Gesellschaften in:

Argentinien
Brasilien
China
Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Indien
Italien
Japan
Kanada
Mexiko
Österreich
Polen
Rumänien
Russland
Schweiz
Slowakei
Spanien
Südkorea
Thailand
Tschechische Republik
Türkei
Ungarn
USA

Außerhalb dieser 24 Länder betreut Böllhoff in enger Partnerschaft mit Vertretungen und Händlern den internationalen Kundenkreis in anderen wichtigen Industriemärkten.

Böllhoff Gruppe
Archimedesstraße 1-4 · 33649 Bielefeld · Deutschland
Telefon +49 521 4482-234 · Fax +49 521 4482-676
www.boellhoff.com · verbindungstechnik@boellhoff.com

