

BÖLLHOFF

RIVKLE® NEO P107

La nuova generazione di apparecchi pneumatici RIVKLE®



RIVKLE® NEO P107 – Attrezzo idraulico /pneumatico per inserti filettati e prigionieri RIVKLE®**Sostituzione rapida utensili**

- Utilizzo di asta e naselli già esistenti
- Sostituzione degli utensili più semplice

**Regolazione forza**

- Niente più regolazioni inadeguate
- Maggiore precisione

Ergonomia conforme agli standard Böllhoff

- Pulsante riprogettato
- Impugnatura comoda ed ergonomica

**Vantaggi**

Da 3 kN a 18 kN (M3-M8 acciaio)



36 RIVKLE® / minuto



Manutenzione ottimizzata (più facile e veloce)



Ideata e testata per utilizzi su vasta scala



Compatibile con gli utensili RIVKLE® (aste e naselli)



Adatto per gli inserti filettati e prigionieri RIVKLE®

**Attacco aria centrale**

- Utilizzabile con la mano destra e sinistra

Video per la manutenzione**Ritorno automatico aria**

- Riprogettato per migliorare la rapidità

Progettato e prodotto
in Francia



RIVKLE® NEO P107 – Attrezzo idraulico /pneumatico per inserti filettati e prigionieri RIVKLE®

Progettato per produzioni di serie

- Attrezzo multi-dimensionale per gli inserti e prigionieri RIVKLE®
- Il più veloce della gamma

Specifiche Böllhoff

- Regolazione della forza: una regolazione per ogni diametro del RIVKLE®
- Il RIVKLE® si avvita con una semplice pressione sull'asta
- Lo svitamento si attiva automaticamente quando viene raggiunta la forza di serraggio

Ergonomia ottimizzata

- Pulsante riprogettato
- Impugnatura comoda
- Attacco aria centrale
- Regolazione più semplice e precisa

Corsa massima	7,0 mm
Massima forza di posa	18 kN (da M3 a M8 acciaio)
Pressione di esercizio dell'aria	5.5 bar min fino a 6.5 max
Peso senza utensili	2,0 kg
Rumorosità	< 70 dB (A)
Velocità di produzione	36 RIVKLE® /min

	Ø RIVKLE®				
	M3	M4	M5	M6	M8
Acciaio	■	■	■	■	■
Acciaio Inox	■	■	■	■	
Alluminio	■	■	■	■	■

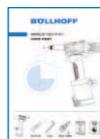

236 172 01000


RIVKLE® NEO P107 – Utensili ed accessori

Contenuto della valigetta



Manuale d'uso



Quick start



Kit spurgo dell'olio



Chiave aperta



Chiave a brugola

236 172 01 000

Utensili

			Ø RIVKLE®									
			M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	
Asta			236 113 XX 020	03	04	05	06	08	10	*(1)	–	–
			376 113 XX 020	–	04	05	06	08	*(3)	–	–	–
Nasello			236 113 XX 030	03	04	05	06	08	10	*(2)	–	–
			376 113 XX 030	–	04	05	06	08	*(4)	–	–	–

*(1) = 236 153 12 020 *(2) = 236 153 12 030 *(3) = 376 913 10 020 *(4) = 376 913 10 030

Accessori



Indicatore della forza con calibro

282 522 14 800



Kit bloccaggio della forza

236 999 00 057



Reggi attrezzo

236 500 00 019



Kit verticale

236 500 00 014



Bilanciatore

282 590 10 820



Braccio articolato

282 590 10 664



 
Braccio articolato

282 590 10 665



Kit FRL

236 599 00 036



	Kit estensione 55 mm	282 500 00 018
	Kit estensione 110 mm	282 500 00 017
	Kit estensione 165 mm	282 500 00 016



1



1

	RIVKLE® NEO P107 kit viti a brugola esagonale	Viti standard ISO 4762 DIN 912
M3	236 500 00 001	M3 x 60 : 236 803 03 020
M4	236 500 00 002	M4 x 60 : 236 803 04 020
M5	236 500 00 003	M5 x 65 : 236 803 05 020
M6	236 500 00 004	M6 x 65 : 236 803 06 020
M8	236 500 00 005	M8 x 70 : 236 803 08 020

BÖLLHOFF

Passion for successful joining.



Böllhoff Group

Partner innovativo della tecnologia di fissaggio con soluzioni di assemblaggio e logistiche.

Visitate il nostro sito per maggiori dettagli www.boellhoff.it.