



RIVQUICK®

Remachadoras neumáticas
para la colocación de remaches de vástago

BOLLHOFF

RIVQUICK® Serie P - Remachadoras oleoneumáticas para la colocación de remaches de vástago**Una amplia gama de máquinas ligeras y robustas**

Para volúmenes de fabricación grandes o pequeños



Con recuperador de vástagos con sistema de aspiración y una válvula de seguridad para detener el suministro de aire

RIVQUICK® Serie B - Remachadoras a batería**Una máquina compacta y portátil**

Gama eléctrica para grandes cadenas de montaje





Para aplicaciones de difícil acceso

RIVQUICK® Serie P - Amplia capacidad de colocación

RIVQUICK® P1000





	Ø						
	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
Aluminio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Acero cincado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Inox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

 **226 030** 01000 - Cada modelo se suministra con boquillas de 3,2 / 4,0 / 5,0.

RIVQUICK® P2000





	Ø						
	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
Aluminio				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acero cincado				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inox				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 **226 031** 01000 - Cada modelo se suministra con boquillas de 4,0 / 5,0 / 6,0.

RIVQUICK® P3000




	Ø						
	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
Aluminio					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acero cincado					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inox					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


 **226 032** 01000 - Cada modelo se suministra con boquillas de 5,0 / 6,0 / 6,4.

RIVQUICK® Serie B - Amplia capacidad de colocación

RIVQUICK® B2000





	Ø						
	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
Aluminio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Acero cincado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Inox	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

 **226 040** 01000 - Cada modelo se suministra con 2 baterías (1,4 Ah) y las boquillas 2,4 / 3,2 / 4,0 / 5,0

RIVQUICK® B3000




	Ø						
	2,4	3,0	3,2	4,0	5,0	6,0	6,4
Aluminio				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acero cincado				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inox				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 **226 041** 01000 - Cada modelo se suministra con 2 baterías (2,8 Ah) y las boquillas 4,0 / 5,0 / 6,0 / 6,4 / Varibolt 4,8 / Varibolt 6,4

RIVQUICK® Serie P - Características técnicas
Ventajas:



- Ligera
- Ergonómica
- Fiable
- Amplia gama de accesorios

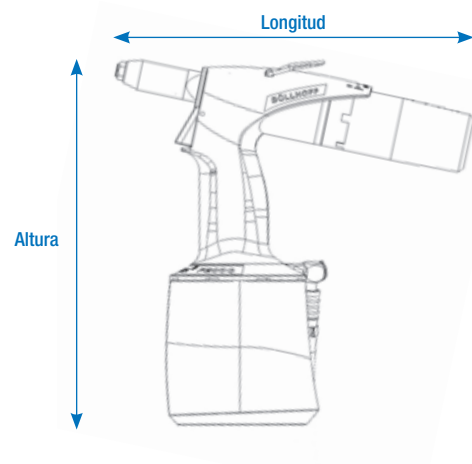

	RIVQUICK® P1000	RIVQUICK® P2000	RIVQUICK® P3000
Peso	1 250 g	1 650 g	1 800 g
L x Alt. x An.	268 x 264 x 101 mm	272 x 275 x 120 mm	272 x 277 x 130 mm
Esfuerzo de colocación	7 300 N	12 500 N	16 000 N
Recorrido	17 mm	21 mm	25 mm
Presión de aire	5 - 7 bars	5 - 7 bars	5 - 7 bars
Consumo de aire	1,5 l/ciclo	2,5 l/ciclo	3,0 l/ciclo
Nivel de ruido	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)	inf 70 dB (A)
Tiempos de ciclo	35 a 80 pzs/min	25 a 50 pzs/min	25 a 40 pzs/min

RIVQUICK® Serie B - Características técnicas
Ventajas:


- Robusta
- Autonomía de la batería
- Fácil de usar
- Rendimiento

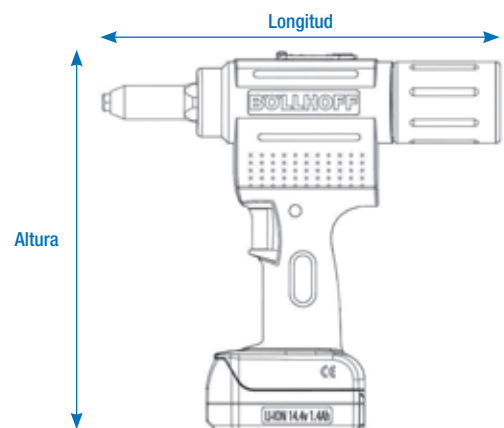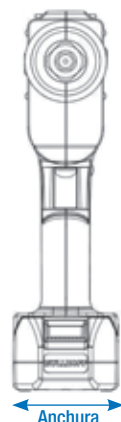


	RIVQUICK® B2000	RIVQUICK® B3000
Peso	2 000 g	2 200 g
L x Alt. x An.	285 x 273 x 75 mm	285 x 283 x 75 mm
Esfuerzo de colocación	10 000 N	18 000 N
Recorrido	20 mm	27 mm
Batería	Li-Ion-14,4V-1,4Ah	Li-Ion-14,4V-2,8Ah
Nivel de ruido	< 70 dB (A)	< 70 dB (A)
Nº ciclos/ batería	550*	770*
Tiempo de carga	< 60 min	< 60 min
Tiempos de ciclo	27 a 30 pzs/min	20 a 25 pzs/min

* Para la colocación de remaches de alu/ acero diámetro 4,0

RIVQUICK® Serie P - Recambios / Utilaje




		RIVQUICK® P1000	RIVQUICK® P2000	RIVQUICK® P3000
Boquilla 	Ø 2,4	226 030 24001		
	Ø 3,2	226 030 32001		
	Ø 4,0	226 030 40001		
	Ø 5,0	226 030 50001		
	Ø 6,0		226 031 60001	
	Ø 6,4		226 031 64001	
	Ø 4,8 Varibolt		226 031 48001	
	Ø 6,4 Varibolt			226 032 64001
	1 kit de 3 mordazas	Ø 2,4 → Ø 6,4	226 030 00002	

Recambios

		RIVQUICK® P1000	RIVQUICK® P2000	RIVQUICK® P3000
Boquilla extendida 	XX mm	XX = 110 mm	226 031 00110	226 032 00110
		XX = 160 mm	226 031 00120	226 032 00120
		XX = 210 mm	226 031 00130	226 032 00130

Longitud de la boquilla estándar = 64 mm

RIVQUICK® Serie B - Recambios / Utilaje

		RIVQUICK® B2000	RIVQUICK® B3000
Boquilla 	Ø 2,4	226 040 24001	
	Ø 3,2	226 040 32001	
	Ø 4,0	226 040 40001	
	Ø 5,0	226 040 50001	
	Ø 6,0		226 041 60001
	Ø 6,4		226 041 64001
	Ø 4,8 Varibolt		226 041 48002
	Ø 6,4 Varibolt		226 041 64003
	1 kit de 3 mordazas	Ø 2,4 → Ø 6,0	226 040 00004
Batería 	Li-Ion-14,4V-1,4Ah	226 040 00018	
	Li-Ion-14,4V-2,8Ah	226 040 00019	
Cargador de batería 	100-240V~50-60Hz-1A	226 040 00020	

Böllhoff Internacional con filiales en:

Alemania
Argentina
Austria
Brasil
Canadá
China
Corea
EE.UU.
Eslovaquia
España
Francia
Gran Bretaña
Hungría
India
Italia
Japón
México
Polonia
República Checa
Rumanía
Rusia
Suiza
Turquía

Además de estos 23 países, Böllhoff brinda servicio a sus clientes internacionales en otros importantes mercados industriales trabajando en estrecha colaboración con socios y distribuidores.

Sujeto a posibles modificaciones técnicas.
Su reimpresión, ya sea en parte o en su totalidad, sólo está permitida con nuestro consentimiento expreso.
Ver la nota de protección de acuerdo a la ISO 16016.

Böllhoff, s.a.
Visite nuestra página web www.bollhoff.es
E-mail: info_es@bollhoff.com

